

# HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore



1686847

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore NPT, IP68, fino a 5 bar, incl. guarnizione O-Ring, M20 su 1/2"



## Dati commerciali

Codice articolo	1686847
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918822705
Peso per pezzo (confezione inclusa)	30,26 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	29,9 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

# HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore

1686847


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore NPT
------------------	----------------

### Dimensioni

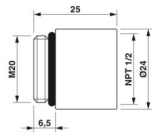Disegno quotato	
Lunghezza	25 mm
Lunghezza della filettatura	6,5 mm
Lunghezza senza filettatura	18,5 mm
Diametro	20 mm
Diametro filettatura	20 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M20
Tipo di filettatura lato guarnizione	Filettatura NPT da 1/2"

### Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione O-ring	NBR

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 (In base alla connessione a vite utilizzata)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

# HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore


1686847

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>



## Disegni

Disegno quotato

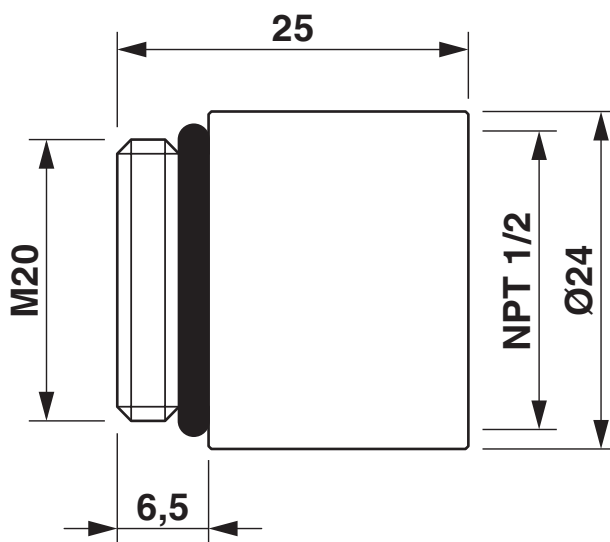

Disegno quotato

# HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore



1686847

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore



1686847

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

### ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	d17bb27a-ef98-4bae-963f-d2895584a51d

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,61 kg CO2e
---------	--------------