

HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore



1686847

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore NPT, IP68, fino a 5 bar, incl. guarnizione O-Ring, M20 su 1/2"



Dati commerciali

Codice articolo	1686847
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918822705
Peso per pezzo (confezione inclusa)	30,26 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	29,9 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore

1686847


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore NPT
------------------	----------------

Dimensioni

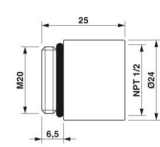Disegno quotato	
Lunghezza	25 mm
Lunghezza della filettatura	6,5 mm
Lunghezza senza filettatura	18,5 mm
Diametro	20 mm
Diametro filettatura	20 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M20
Tipo di filettatura lato guarnizione	Filettatura NPT da 1/2"

Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione O-ring	NBR

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 (In base alla connessione a vite utilizzata)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore


1686847

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>



Disegni

Disegno quotato

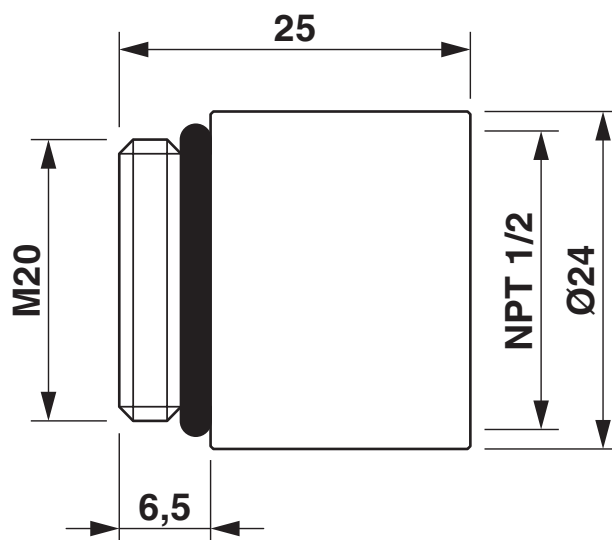

Disegno quotato

HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore



1686847

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-1/2-M20 - Adattatore



1686847

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686847>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	d17bb27a-ef98-4bae-963f-d2895584a51d

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,61 kg CO2e
---------	--------------