

# EG 45-GMF/PC KMGY - Base custodia



2709943

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2709943>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 45 mm, altezza: 75 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

La figura illustra versioni completamente montate della custodia per elettronica, nel colore verde

## I vantaggi

- Montaggio senza utensili

## Dati commerciali

Codice articolo	2709943
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918888213
Peso per pezzo (confezione inclusa)	64,19 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	63,098 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

2709943


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2709943>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Base della custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...G
Numero di poli max.	0)
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

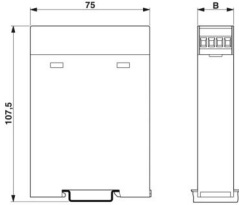Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm

### Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

### Indicazioni materiale

Colore (Base custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

### Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


# EG 45-GMF/PC KMGY - Base custodia

2709943

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2709943>



## Disegni

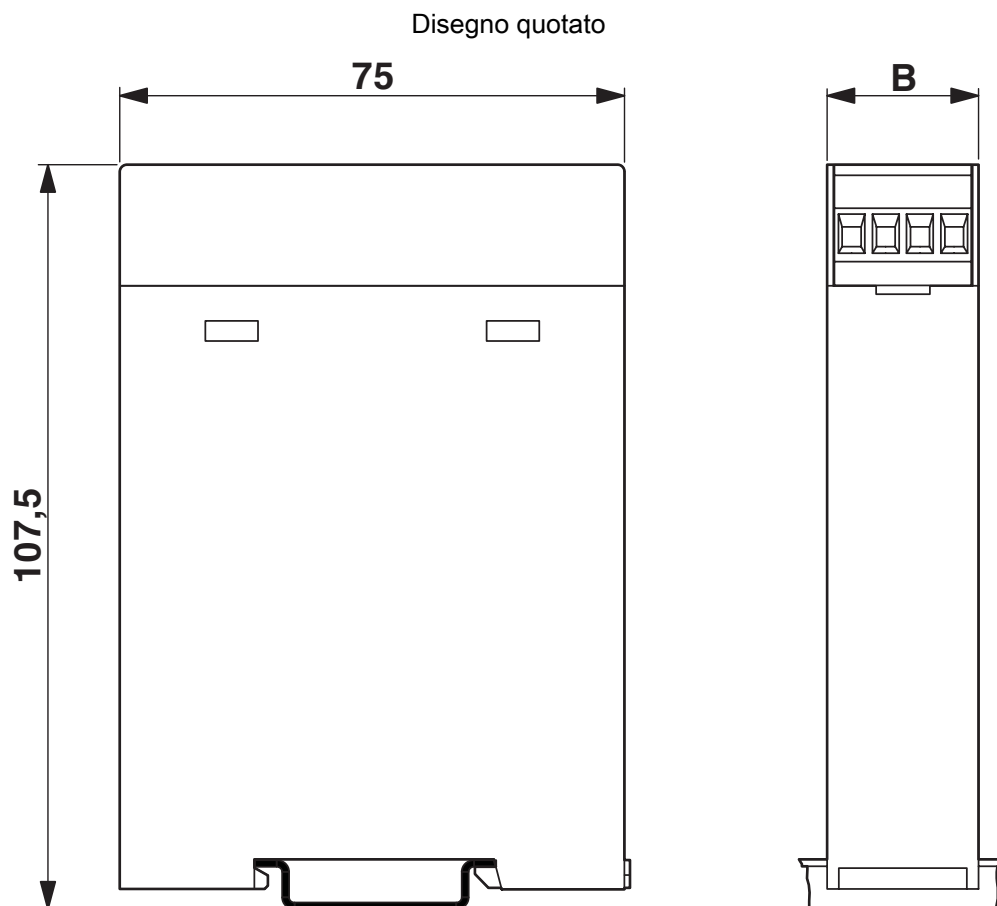

# EG 45-GMF/PC KMGY - Base custodia



2709943

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2709943>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2709943>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

2709943

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2709943>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2709943

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2709943>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)