

UM 72-PROFIL 100CM - Profilo



2907583

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907583>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 71,9 mm, larghezza profilo (esterna): 86,8 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm



La figura illustra la versione UM 45-profilo CM

I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

Dati commerciali

Codice articolo	2907583
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918365394
Peso per pezzo (confezione inclusa)	400 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	400 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	DE

UM 72-PROFIL 100CM - Profilo

2907583


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907583>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte inferiore custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Tipo di custodia	Custodia a profili estrusi
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM72
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

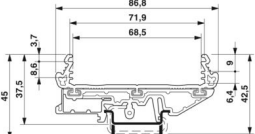Disegno quotato	
Profondità	21,5 mm
Lunghezza	1 m

Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	86,8 mm
------------------------------	---------

Misure interne

Larghezza profilo (interno)	71,9 mm
-----------------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore (Profilo)	verde (RAL 6021)
Materiale Profilo	PVC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C
----------------------------------	------------------

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	2
--	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino
-------------------	--


UM 72-PROFIL 100CM - Profilo

2907583

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907583>



Disegni

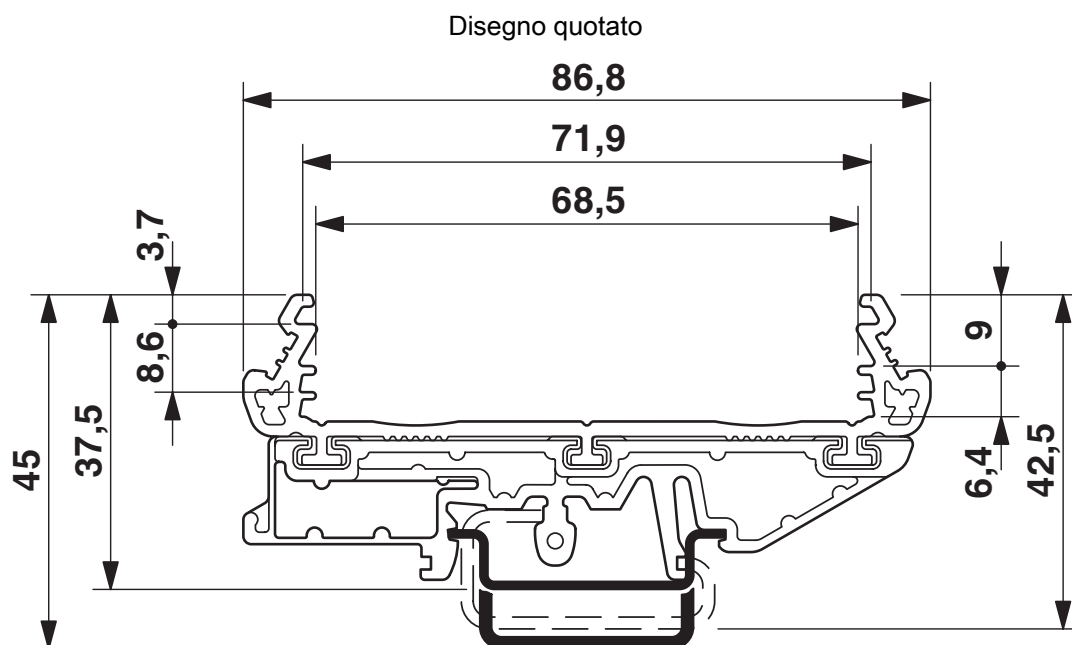

UM 72-PROFIL 100CM - Profilo

2907583

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907583>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%