

# FLT-SEC-H MPB-3+1 - Ponticello di cablaggio

 


2910501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910501>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponti di cablaggio per la connessione di tre parafulmini FLASHTRAB SEC HYBRID con uno spinterometro N/PE a un circuito 3+1 per sistemi TN-S/TT. Griglia di collegamento di 17,5 mm, monofase, a 8 poli, sezione trasversale di 35 mm<sup>2</sup> con robusta custodia in plastica per la necessaria protezione da contatto in caso di utilizzo come ponte a conduttore di neutro.



## Descrizione del prodotto

Per la realizzazione di un circuito 3+1 nei sistemi TN-S/TT sono necessari i seguenti prodotti: 230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

## Dati commerciali

Codice articolo	2910501
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL116Z
Codice prodotto	CL116Z
GTIN	4055626461915
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	94,07 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

# FLT-SEC-H MPB-3+1 - Ponticello di cablaggio



2910501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910501>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Tipo	Ponticello a pettine
Numero di poli	8

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Numero fasi	1
-------------	---

### Dati di collegamento

Collegamento	Connettore
Sezione conduttore rigida	33,7 mm <sup>2</sup> ... 33,7 mm <sup>2</sup>

### Dimensioni

Larghezza	75 mm
Altezza	141 mm
Profondità	2 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA6.6

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	85 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

# FLT-SEC-H MPB-3+1 - Ponticello di cablaggio


2910501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910501>



## Disegni

Disegno applicazione

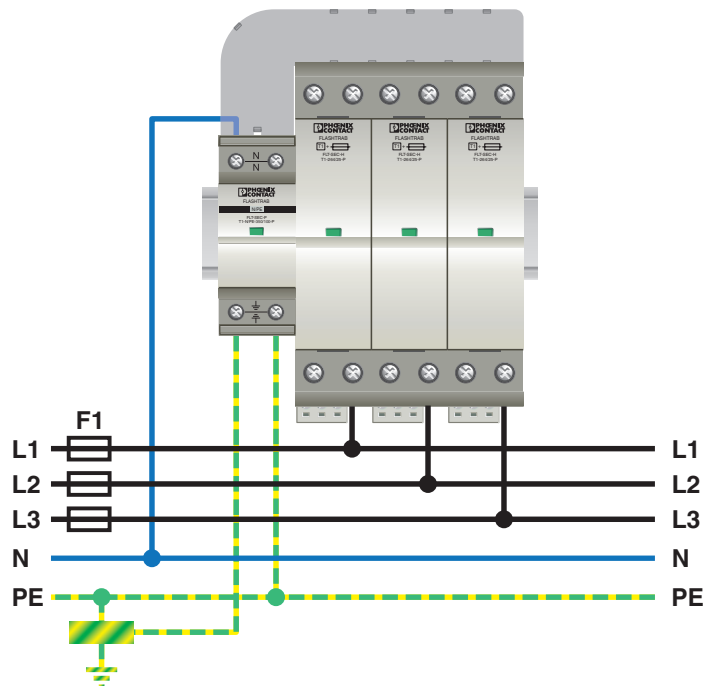

Realizzazione di un circuito 3+1 per sistemi TN-S/-TT con uno spinterometro N/PE e scaricatore di scariche atmosferiche di tipo 1 (FLT-SEC-H)

# FLT-SEC-H MPB-3+1 - Ponticello di cablaggio



2910501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910501>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

### ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%