

C-FC 1,5/M5 - Capocorda a forcella

3240140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240140>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Capocorda a forcella, non isolata, 0,5 - 1 mm², M5



I vantaggi

- I capocorda a forcella senza collare in plastica possiedono un collo saldobrasato e raggiungono forze di estrazione elevate in combinazione con le pinze CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
- Le varianti isolate sono prive di alogenati e dotate di "EASY ENTRY"

Dati commerciali

Codice articolo	3240140
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3442
Codice prodotto	BH3442
GTIN	4046356453578
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,532 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,532 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	CN

C-FC 1,5/M5 - Capocorda a forcella

3240140


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240140>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Design in base alla norma DIN 46234
	Brasato
	Stagnatura galvanica

Dimensioni

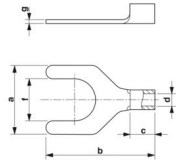Disegno quotato	
Larghezza	8 mm
Lunghezza anelli	16 mm
Lunghezza collare isolante	4,5 mm
Lunghezza di spelatura massima	7 mm
Distanza collare isolante centrale	6,5 mm
Spessore materiale min.	0,75 mm
Misure interne collare isolante	1,9 mm

Misure interne

Diametro interno	5,3 mm
------------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Rivestimento	stagnata
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	16 mm
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	110 °C
----------------------------------	--------

Normative e prescrizioni

Design a norma	DIN 46234
----------------	-----------

C-FC 1,5/M5 - Capocorda a forcella


3240140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240140>



Disegni

Disegno quotato

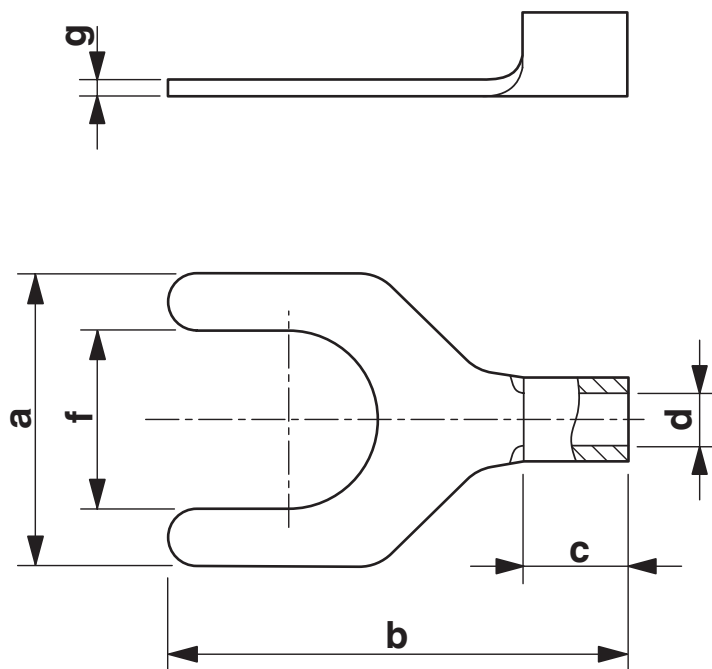

C-FC 1,5/M5 - Capocorda a forcilla



3240140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240140>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FC 1,5/M5 - Capocorda a forcella



3240140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240140>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com