

# C-FC 2,5/M6 - Capocorda a forcella

3240146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240146>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Capocorda a forcella, non isolato, 1,1 - 2,5 mm<sup>2</sup>, M6



## I vantaggi

- I capocorda a forcella senza collare in plastica possiedono un collo saldobrasato e raggiungono forze di estrazione elevate in combinazione con le pinze CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
- Le varianti isolate sono prive di alogenati e dotate di "EASY ENTRY"

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3240146       |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi     |
| Codice vendita                      | BH3442        |
| Codice prodotto                     | BH3442        |
| GTIN                                | 4046356453639 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,807 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,807 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85369010      |
| Paese di origine                    | CN            |

# C-FC 2,5/M6 - Capocorda a forcella

3240146

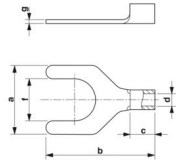
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240146>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Connettore                          |
| Caratteristica di prodotto | Design in base alla norma DIN 46234 |
|                            | Brasato                             |
|                            | Stagnatura galvanica                |

### Dimensioni

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Disegno quotato                    |  |
| Larghezza                          | 10,7 mm  |
| Lunghezza anelli                   | 17 mm  |
| Lunghezza collare isolante         | 4,8 mm   |
| Lunghezza di spelatura massima     | 8 mm   |
| Distanza collare isolante centrale | 7,6 mm   |
| Spessore materiale min.            | 0,8 mm   |
| Misure interne collare isolante    | 2,5 mm   |

### Misure interne

|                  |        |
|------------------|--------|
| Diametro interno | 6,4 mm |
|------------------|--------|

### Indicazioni materiale

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Colore             | argento         |
| Materiale          | Rame            |
| Rivestimento       | stagnata        |
| Sostanze contenute | senza alogenati |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lunghezza anelli | 17 mm |
|------------------|-------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | 110 °C |
|----------------------------------|--------|

### Normative e prescrizioni

|                |           |
|----------------|-----------|
| Design a norma | DIN 46234 |
|----------------|-----------|

# C-FC 2,5/M6 - Capocorda a forcella

3240146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240146>



## Disegni

Disegno quotato



# C-FC 2,5/M6 - Capocorda a forcella



3240146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240146>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001052 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-FC 2,5/M6 - Capocorda a forcella



3240146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240146>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)