

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - FOコネクタ



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658529>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



光ファイバコネクタ、SCデュプレックス、IP20、クイック接続、グラスファイバマルチモード 50/125 μm用、ケーブル径2.9 mm

販売用データ

アイテム番号	1658529
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABNIAC
カタログのページ	ページ 132 (C-2-2013)
GTIN	4046356163101
1個あたりの重量（梱包を含む）	14.8 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	13.14 g
関税率	85367000
生産国	DE

技術データ

注記

概要	1658228 VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU および 1658231 VS-GOF-FA-KONFTOOL-USの工具を使用したアセンブリのみ 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET9の工具を使用したアセンブリには適していません。
----	---

製品特性

タイプ	SCデュプレックス
製品ライン	光ファイバーコネクタ（ケーブル側）
センサの種類	Ethernet
極数	2
接続プロファイル	SCデュプレックス、IEC 61754-4に準拠
アプリケーション	中性
ケーブル引込み口の数	1
ケーブル数	1
型式	SC
ケーブル引込口	ストレート

電気特性

減衰	< 0.5 dB (挿入減衰)
----	-----------------

寸法

幅	21.6 mm
高さ	9 mm
長さ	66.8 mm

機械特性

フェルール（棒端子）径	2.50 mm
-------------	---------

材料仕様

色	黒
部材	プラスチック製
UL94難燃性クラス	V0
棒端子材質	ジルコニアセラミック
コンタクトキャリア材質	PEI
ハウジングの材質	PPO

ケーブル/ライン

ケーブルタイプ	グラスファイバー
ケーブルタイプ	あらゆる種類のケーブルに対応
ケーブル外径	2 mm ... 3 mm
線径	2.9 mm

FOケーブル

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658529>

ファイバー数	2
ファイバー	GOF
ファイバータイプ	マルチモードグラスファイバ

機械的特性

機械的仕様

挿抜回数	≥ 1000
------	--------

特性

減衰	< 0.5 dB (挿入減衰)
----	-----------------

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP20
	IP20
使用周囲温度	-25 °C ... 70 °C

取付け

ケーブルレイヤタイプ	屋内
------------	----

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - FOコネクタ



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658529>

Environmental product compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - FOコネクタ



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658529>

必須アクセサリ

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - アッセンブリ工具セット

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658228>



グラスファイバ用アッセンブリ工具、SC-RJおよびSCデュプレックスコネクタのフィールドアッセンブリ用、クイック接続、230 Vのチャージャー付き

アクセサリ

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - アッセンブリ工具セット

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658228>



グラスファイバ用アッセンブリ工具、SC-RJおよびSCデュプレックスコネクタのフィールドアッセンブリ用、クイック接続、230 Vのチャージャー付き

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - FOコネクタ

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658529>



VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - アッセンブリ工具セット

1658231

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658231>




ガラスファイバ用アッセンブリ工具、SC-RJおよびSCデュプレックスコネクタのフィールドアッセンブリ用、クイック接続、110 Vのチャージャー付き

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FOアクセサリ

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1407029>

2.50 mm棒端子クリーナ、ST/SC/FC/E2000（およびAPC）用、500回分

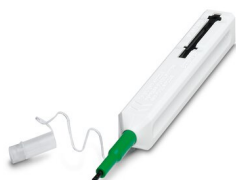

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp