

# EB 10- 8 - 挿入ブリッジ




0202138

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0202138>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

挿入ブリッジ、ピッチ: 8 mm、極数: 10、色: 灰

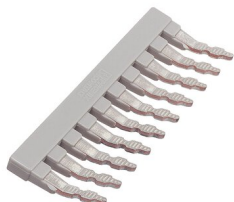

## 販売用データ

アイテム番号	0202138
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE1Z2X
カタログのページ	ページ 117 (C-1-2019)
GTIN	4017918098261
1個あたりの重量 ( 梱包を含む )	12.06 g
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	11.524 g
関税率	85366990
生産国	CN

## 技術データ

## 製品特性

製品ライン	挿入ブリッジ
極数	10
ピッチ	8 mm

## 寸法

ピッチ	8 mm
-----	------

## 材料仕様

色	灰
部材	銅
絶縁材質	PA

## 環境条件と実際の条件

## 周囲条件

使用周囲温度	-60 °C ... 105 °C
周囲温度（保管時/運搬時）	-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C)
周囲温度（配線時）	-5 °C ... 70 °C
周囲温度（動作時）	-5 °C ... 70 °C
許容湿度（保管時/移動時）	30 % ... 70 %

## 取付け

取付けタイプ	ネジ取付け
--------	-------

# EB 10- 8 - 挿入ブリッジ



0202138

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0202138>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 10- 8 - 挿入ブリッジ



0202138

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0202138>

## Environmental product compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved  
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)