

A-INL-M12-P-BK - カウンタナット



1411213

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1411213>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

カウンタナット、 対応するねじ M12 x 1.5、 色: 漆黒



販売用データ

アイテム番号	1411213
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	AF7DZX
GTIN	4046356923453
1個あたりの重量 (梱包を含む)	1.5 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	1.082 g
関税率	39269097
生産国	TR

A-INL-M12-P-BK - カウンタナット



1411213

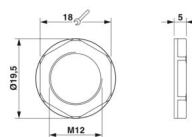
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1411213>

技術データ

製品特性

製品の種類	フラットナット
ねじ種類	M12

寸法

外形寸法	
長さ	5 mm
直径	12 mm
接続ねじの径	12 mm
スパナ寸法、カウンターナット	18 mm
六角角度寸法	19.5 mm
ねじの種類、接続側	M12 x 1.5
ねじピッチ	1.5 mm

材料仕様

部材	PA
UL94難燃性クラス	V2

ケーブル/ライン

ハロゲンフリー	可
---------	---

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C
--------	-------------------

A-INL-M12-P-BK - カウンタナット

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1411213>



図面

外形寸法



A-INL-M12-P-BK - カウンタナット



1411213

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1411213>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1411213>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.013 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp