

HC-M-PN3-4,00-BU-V - 空気圧コンタクト



1663569

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663569>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

空圧式ソケット、バルブ付き、HC-M-PN3モジュール用、ホース内径4.0 mm



販売用データ

アイテム番号	1663569
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	AF7ACZ
GTIN	4017918123376
1個あたりの重量（梱包を含む）	1.03 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.87 g
関税率	39174000
生産国	CN

HC-M-PN3-4,00-BU-V - 空気圧コンタクト



1663569

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663569>

技術データ

製品特性

 
製品の種類	空気圧コンタクト
シリーズ	HC-M-03-PN
組込みバルブ	あり

接続データ

接続技術

コンタクトタイプ	メス
接続方法	チューブ接続

寸法

外形寸法	
幅 [w]	8.2 mm
高さ [h]	8.2 mm
奥行き	23 mm
直径 (ホース内径)	4 mm
直径 (コンタクト径)	5.2 mm

材料仕様

部材 バルブ	ポリプロピレン
部材 ハトメ	Buna-N
部材 問い合わせ	デルリン (アセタール樹脂)

機械的特性

機械的仕様

挿抜回数	≥ 500
------	-------

特性

動作圧	8.00 バール
-----	----------

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 80 °C
--------	------------------

HC-M-PN3-4,00-BU-V - 空気圧コンタクト




1663569

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663569>

図面

外形寸法

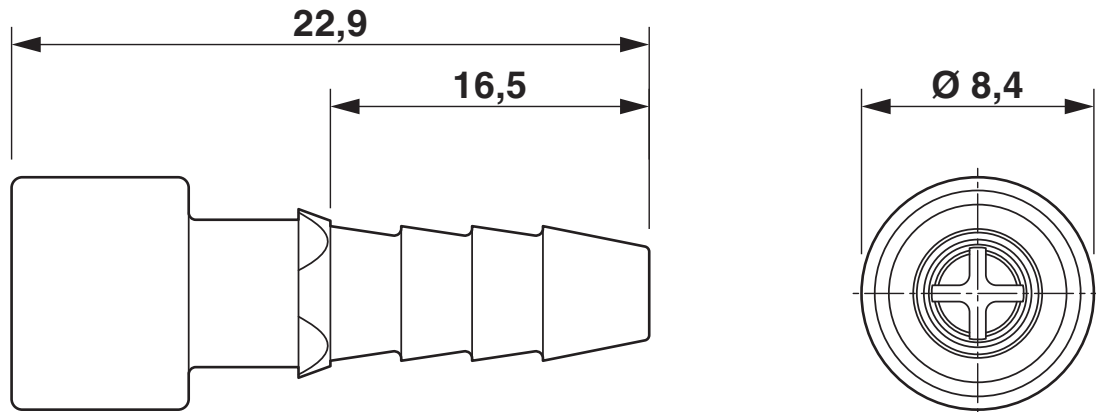

HC-M-PN3-4,00-BU-V - 空気圧コンタクト



1663569

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663569>

認証

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663569>



EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-4,00-BU-V - 空気圧コンタクト



1663569

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663569>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN3-4,00-BU-V - 空気圧コンタクト



1663569

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663569>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp