

HC-HS-PES - Skruv

1586219

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586219>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



PE-skrudar, för kontaktinsatser HC-HS

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1586219
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7ABZ
Produktnyckel	AF7ABZ
GTIN	4046356367172
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,363 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,03 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	PE-skrivar, för kontaktinsatser HC-HS, HC-B06-UTT
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
Konstruktion	PE-skruv

Anslutningsdata

Skruvgänga	M4
------------	----

Materialuppgifter

Material	Stål, förzinkat
----------	-----------------

HC-HS-PES - Skruv


1586219

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586219>




Ritningar

Måttskiss

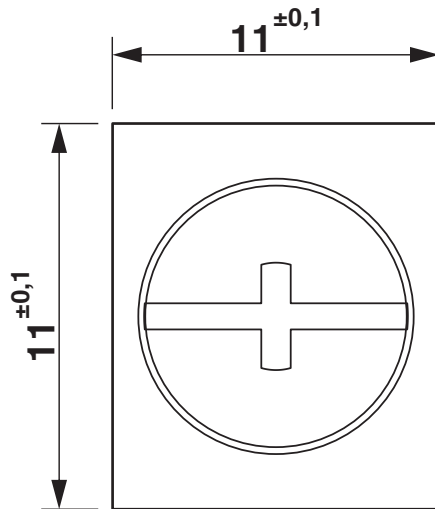

Måttskiss

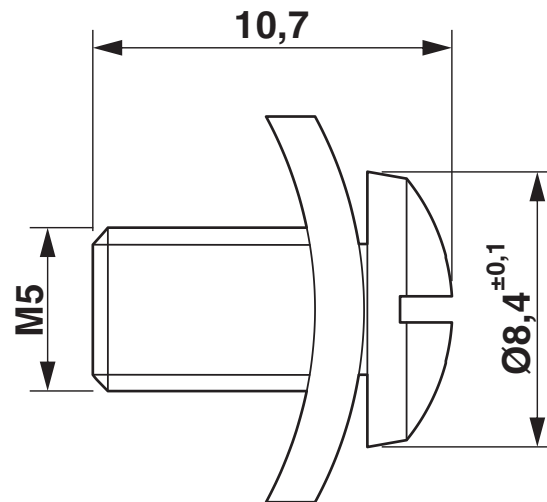

HC-HS-PES - Skruv

1586219

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586219>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27144492
ECLASS-15.0	27144492

ETIM

ETIM 9.0	EC002609
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com