

EMG 10-LG/SET - Kapslingar

2942959

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942959>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapslingsset, bestående av kapsling och kretskortsplintar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2942959
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHCBA
Produktnyckel	ACHCBA
GTIN	4017918080914
Vikt per styck (inklusive förpackning)	20,77 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20,77 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

EMG 10-LG/SET - Kapslingar

2942959

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942959>



Setet består av

EMG 10-LG - Kapslingar

2947747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947747>

Kapsling, med universalfot, utan skruvanslutningsplintar och kåpa



MKDS 3/ 2-EMG 10 - Kretskortsplint

1712342

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1712342>



Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm², antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDS 3, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Passande för kapsling EMG 10

EMG 10-LG/SET - Kapslingar

2942959

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942959>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsset
Kapslingstyp	Kapsling
Produktfamilj	EMG...-LG
Konstruktion	Kapslingsunderdel, avtagbart täcklock (tillval), integrerad anslutningsteknik
Poltal	4
Delning	5 mm
utförande	Under- och överdel, med universalfot, inklusive kretskortsplintar

Mått

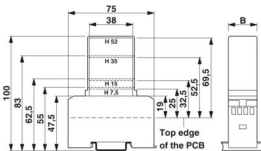Måttskiss	
Bredd	10 mm
Bygghöjd	47,5 mm
Höjd NS 35/7,5	55 mm
	100 mm
Djup	75 mm
Längd	75 mm
Delning	5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	fiberförstärkt polykarbonat

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

EMG 10-LG/SET - Kapslingar


2942959

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942959>



Ritningar

Måttskiss

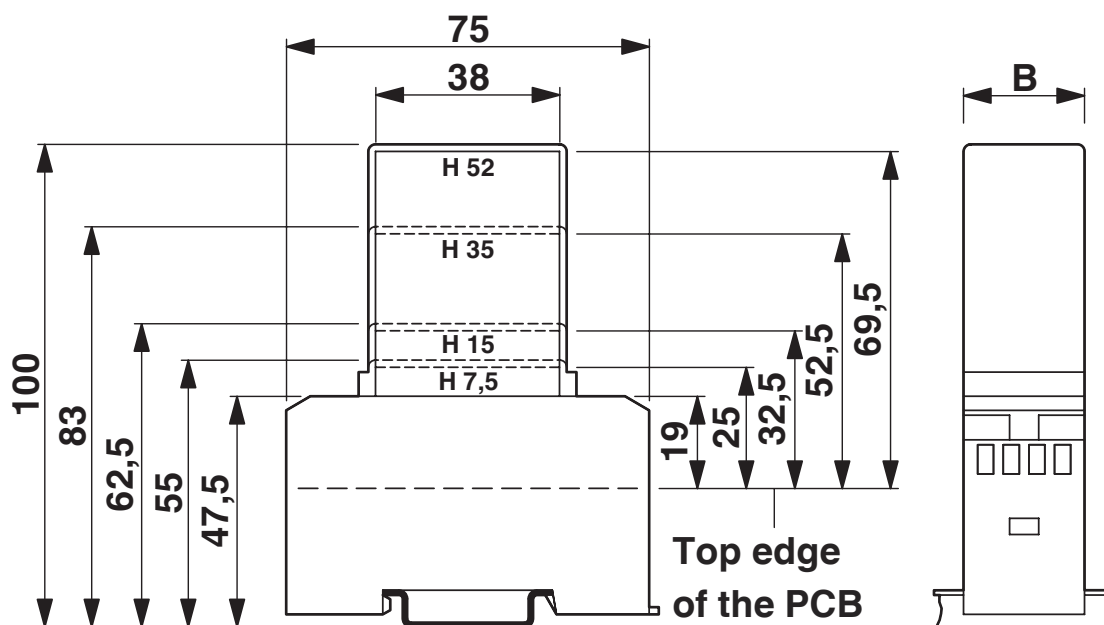

1 = kretskortets överkant

B = byggbredd


EMG 10-LG/SET - Kapslingar

2942959

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942959>



Måttskiss

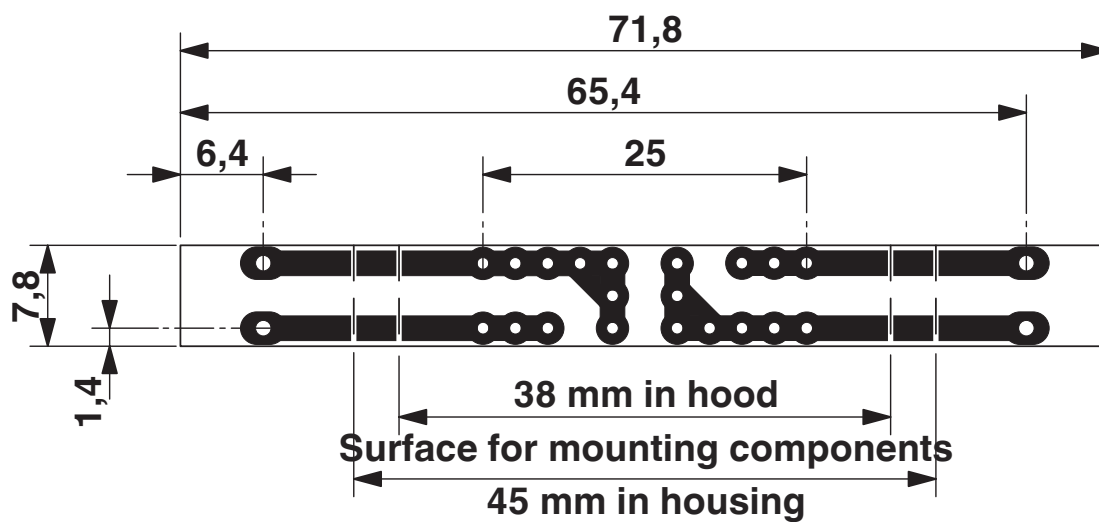

Rastermått 5 mm

a = bestyckningsbar yta 38 mm i kåpan

b = bestyckningsbar yta 45 mm i kapslingen

EMG 10-LG/SET - Kapslingar

2942959

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942959>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 10-LG/SET - Kapslingar

2942959

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942959>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com