

UK 5-RETURN - Genomgångsplint



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Universalplint med skruvanslutning, anslutningsarea: 0,2 mm² ... 4 mm², AWG: 30 - 10, bredd: 6,2 mm, färg: grå

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3002597
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BE1211
Produktnyckel	BE1211
Katalogsida	Sida 227 (CL-2005)
GTIN	4017918090364
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,216 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,91 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

UK 5-RETURN - Genomgångsplint



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomgångsplint
Antal anslutningar	2
Antal rader	2
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
----------------------------	------

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
-----------------------------	---

Etage 1 oben 1 unten 1

Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslängd	8 mm
Anslutning enligt norm	IEC / EN
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea AWG	24 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	24 ... 8 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Area med insticksbrygga styv	4 mm ²
Area med insticksbrygga flexibel	4 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Märkström	41 A
Belastningsström maximal	41 A (vid 6 mm ² ledararea)
Märkspänning	500 V
Anslutning enligt norm	UL
Ledararea AWG	30 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Märkström	30 A
Märkspänning	300 V
Anslutning enligt norm	CSA

UK 5-RETURN - Genomgångsplint



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>

Märkström	40 A
Märkspänning	300 V

Mått

Bredd	6,2 mm
-------	--------

Materialuppgifter

Färg	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektrisk testning

Stötspänningstest

Isolationsspänning börvärde	7,3 kV
Resultat	Godkänd i test

Temperaturstegringstest

Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning \leq 45 K
Resultat	Godkänd i test
Kortslutningsströmstest 4 mm ²	0,48 kA
Kortslutningsströmstest 6 mm ²	0,72 kA
Resultat	Godkänd i test

Driftsfrekvent spänningshållfasthet

Isolationsspänning börvärde	1,89 kV
Resultat	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Mekaniska testningar

Mekanisk hållfasthet

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Fastsättning på hållaren

Bärskena/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Provkraft börvärde	5 N
Resultat	Godkänd i test

Test med avseende på kabelskador och -lossning

UK 5-RETURN - Genomgångsplint



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>

Rotationshastighet	10 v/min
Vridningar	135
Ledarens tvärsnittsarea/vikt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Nälflamtest

Verkningstid	30 s
Resultat	Godkänd i test

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC / EN
	UL
	CSA

Montering

Monteringsätt	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32


UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>

Ritningar

Kopplingsschema

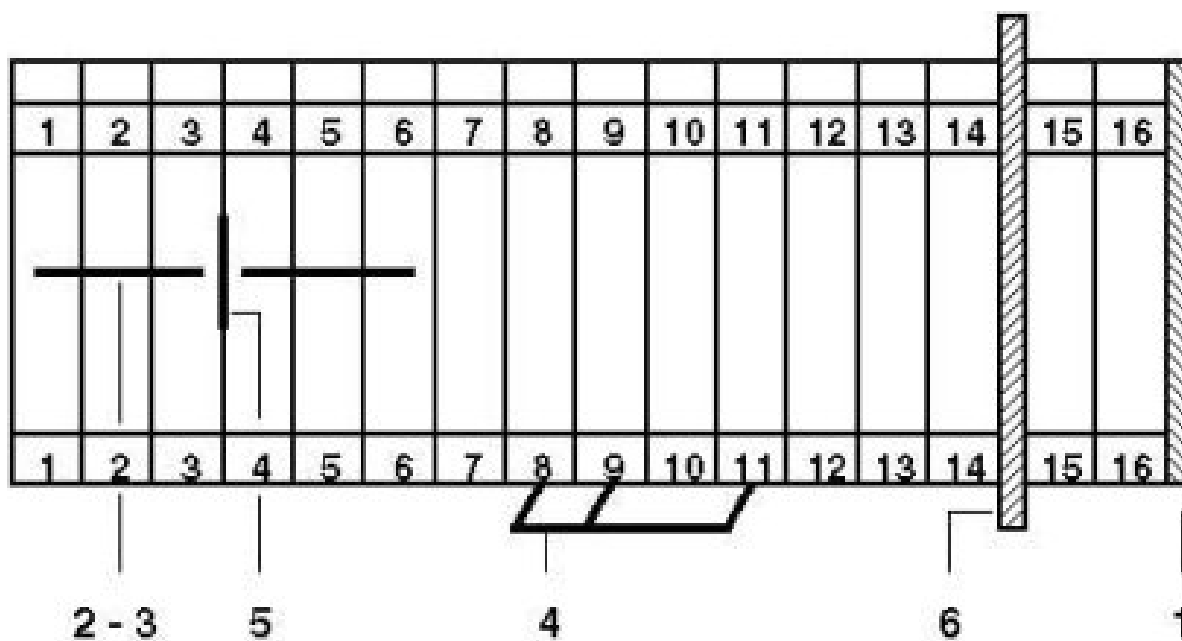

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



Environmental product compliance

China RoHS	Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"
------------	---

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



Tillbehör



Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.

IS-K 4 - Bryggisolersteg

1302338

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1302338>



Bryggisolersteg, färg: grå

ISSBI 10- 6 - Brygga

0301505

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0301505>



Brygga, delning: 6 mm, pottal: 10, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



LB 10-6 BU - Brygga

0202280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202280>



Brygga, delning: 6 mm, pottal: 10, färg: blå

LB 10-6 RD - Brygga

0202293

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202293>



Brygga, delning: 6 mm, pottal: 10, färg: röd

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



LB 10-6 GY - Brygga

0202358

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202358>



Brygga, delning: 6 mm, pottal: 10, färg: grå

LB 100-6 GY - Brygga

0202345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202345>



Brygga, delning: 6 mm, pottal: 100, färg: grå

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



LB 100-6 RD - Brygga

0202316

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202316>

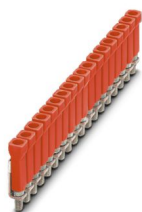


Brygga, poltal: 100, färg: röd

LB 100-6 BU - Brygga

0202303

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202303>

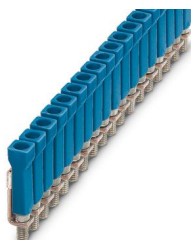

Brygga, poltal: 100, färg: blå

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>




FBI 10- 6 - Fast brygga

0203250

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0203250>



Fast brygga, delning: 6,2 mm, poltal: 10, färg: silverfärgad

 Strömbelastning maximal: 33 A

FBI 100- 6 - Fast brygga

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201650>



Fast brygga, delning: 6,2 mm, poltal: 100, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



FBI 20- 6 - Fast brygga

0201867

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201867>



Fast brygga, delning: 6,2 mm, poltal: 20, färg: silverfärgad


EB 2- 6 - Insticksbrygga

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201155>



Insticksbrygga, delning: 6,2 mm, poltal: 2, färg: grå

 Strömbelastning maximal: 33 A

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>




EB 3- 6 - Insticksbrygga

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201142>

Insticksbrygga, delning: 6,2 mm, poltal: 3, färg: grå



 Strömbelastning maximal: 33 A


EB 10- 6 - Insticksbrygga

0201139

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201139>

Insticksbrygga, delning: 6,2 mm, poltal: 10, färg: grå



 Strömbelastning maximal: 33 A

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



D-UK 3-RETURN - Ändplatta

3002539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002539>



Ändplatta, bredd: 1,5 mm, höjd: 58,5 mm, färg: grå

FB-150

METER - Fast brygga

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201595>



Överkopplingskena, för fast bryggning av likadana in- eller utgångar, av koppar, förnicklåd, 1 m lång

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



KSS 3- 6 - Kortslutningskontakter

0309523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0309523>



Kortslutningskontakter, delning: 6 mm, pöaltal: 3, färg: svart

KSS 6 - Kortslutningskontakter

0301547

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0301547>



Kortslutningskontakter, delning: 6 mm, pöaltal: 2, färg: svart

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



RPS - Reduceringshylsa

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201647>



Reduceringshylsa, poltal: 1, färg: grå

TS-UK 3-RETURN - Skiljeplatta

3002526

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002526>



Skiljeplatta, bredd: 0,5 mm, färg: grå

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



ATP-UK 3-RETURN - Ändbricka

3002542

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002542>

Ändbricka, bredd: 1,5 mm, höjd: 69,5 mm, färg: grå



SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1007222>

Märkkarta, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: Märkpenna, monteringsätt: montering, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6 mm, textfältets storlek: 6 x 6,1 mm, Antal enskilda skyltar: 250



UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201002>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silver

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201015>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801733>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silver

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801681>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204119>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204122>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801704>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206421>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206434>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801762>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206560>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201714>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806602>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: vit

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204135>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201756>



DIN-skena utan hål, enligt EN 60715:, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206599>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206586>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201895>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärg

NS 35/15 CAP - Ändkåpa

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206573>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/15



UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201798>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil 2,3 mm, färg: silverfärgad

ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051003>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



ZB 6 CUS - Märkbandsremsa

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824992>




Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051016>

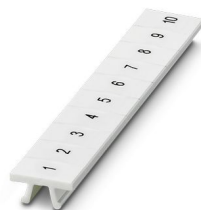

Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 491 ... 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051029>

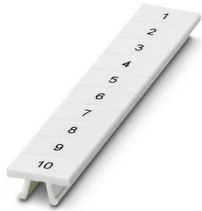

Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, märkt på tvären: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 491 ... 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051032>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, märkt på längden: lika tal 1 eller 2 osv. till 100, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051414>



Skylt för plintar, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, på längden: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051430>



Skylt för plintar, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, märkt på längden: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



UC-TM 6 - Skylt för plintar

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818085>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 80

UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824589>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 80

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



UCT-TM 6 - Skylt för plintar

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828736>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 60

UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829602>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 60

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



CLIPFIX 35 - Ändstöd

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>



Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, bredd: 9,5 mm, färg: grå

CLIPFIX 35-5 - Ändstöd

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022276>



Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, med parkeringsmöjlighet för FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredd: 5,15 mm, färg: grå

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>




E/NS 35 N - Ändstöd

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800886>

Ändstöd, bredd: 9,5 mm, färg: grå

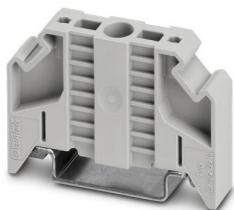

PSBJ 3/13/4 - Mäthylsa

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201304>

Mäthylsa, pottal: 1, färg: silverfärgad



UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



PSB 3/10/4 - Mäthylsa

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0601292>



Mäthylsa, poltal: 1, färg: silverfärgad

E/UK - Ändstöd

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201442>



Ändstöd, Montering på DIN-skena NS 32 eller NS 35, material: PA, färg: grå

UK 5-RETURN - Genomgångsplint

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002597>



E/UK 1 - Ändstöd

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201413>



Ändstöd, extra hög till tvåplans- och -treplansplintarna, bredd: 10 mm, färg: grå

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com