

VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-SPSA5 - Koppling



1608294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608294>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



MSTB-montageram, IP67, för Push-Pull-låsning, plast, med integrerad kontaktinsats för kabelanslutning, fjäderkraftanslutning, 24 V, för rektangulär monteringsöppning, med packning, utan fästskruvar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1608294
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	ABNOJA
Katalogsida	Sida 350 (C-4-2015)
GTIN	4046356160292
Vikt per styck (inklusive förpackning)	20,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20,1 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling och kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------	--

Artikelegenskaper

Produktyp	Datakontakt
Sensortyp	Universal
Poltal	5
Anslutning	MSTB
utförande	Hane
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	24 V
Märkström	16 A (vid 20 °C)
Märkspänning U_N	24 V
Märkström I_N	16 A

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
----------------	-----------------------

Gränssnitt

Signaltyp/kategori	Universal
--------------------	-----------

Materialuppgifter

Färg	svart
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Kåpans material	PA-GF
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld på nickel
Material kontaktinsats	PA

Kabel/ledare

Signaltyp/kategori	Universal
--------------------	-----------

Mekaniska egenskaper

VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-SPSA5 - Koppling



1608294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608294>

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C


Ritningar

Måttskiss

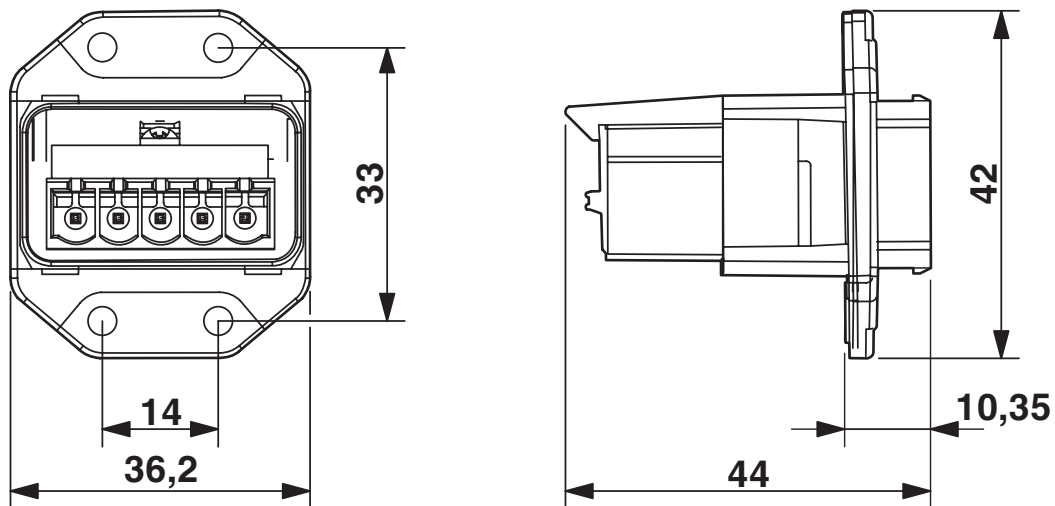

Push-Pull MSTB-montageram

Måttskiss

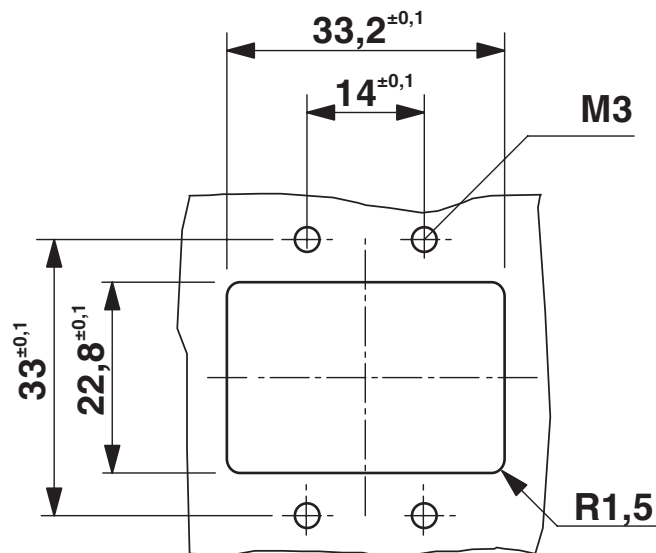

Monteringsöppning

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com